
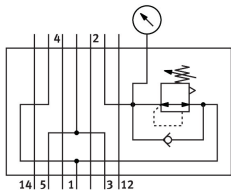


レギュレータプレート
VABF-S1-1-R6C2-C-6
製品番号: 546827

FESTO

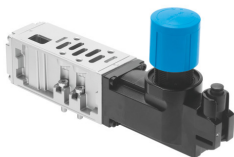

データシート

特徴	値
幅	42 mm
規格ベース	ISO 5599-1
取付位置	任意
スタッキング	2リバーシブル用圧力レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧力計の選択	可能
制御圧力範囲	0.05 MPa...0.6 MPa 0.5 bar...6 bar 7.25 psi...87 psi
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
入力圧力 1	0.05 MPa...1 MPa 7.25 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	640 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
圧力計接続部	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA
コントローラハウジング材質	アルミダイキャスト