
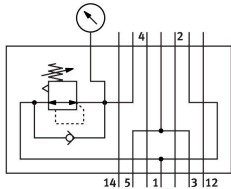


レギュレータプレート  
VABF-S1-1-R7C2-C-10  
製品番号: 546830

FESTO

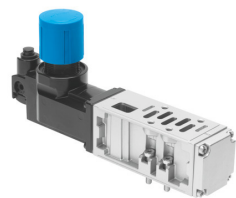

データシート

| 特徴            | 値                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 幅             | 42 mm                                                      |
| 規格ベース         | ISO 5599-1                                                 |
| 取付位置          | 任意                                                         |
| スタッキング        | 4 リバーシブル用レギュレータ                                            |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                           |
| 圧力計の選択        | 可能                                                         |
| 制御圧力範囲        | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar<br>7.25 psi...145 psi |
| 入力圧力1         | 0.5 bar...10 bar                                           |
| 入力圧力 1        | 0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi                     |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気                             |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                    |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし                                                 |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 保護等級          | IP65<br>NEMA 4                                             |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                                              |
| 製品質量          | 640 g                                                      |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上<br>サブベース上                                      |
| 圧力計接続部        | 固定クランプ付                                                    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                     |
| 操作部品材質        | PA                                                         |
| コントローラハウジング材質 | アルミダイキャスト                                                  |