


ケーブル付ソケット KMEB-3-24-2.5-LED

製品番号: 547268

FESTO

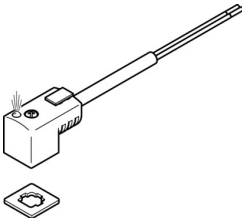

データシート

特徴	値
信号ステータス表示	LED 黄
取付位置	任意
製品質量	120 g
電気接続 1	ソケット, EN 175301-803に準拠, C形
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, ケーブル取り出し	L型
電気ポート 1, ケーブル取り出しに関する注意	90°
電気ポート 1, 芯数	2
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M2.5付ソレノイドバルブ
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	2
定格動作電圧 DC	24 V
極性保護	すべての電気接続用
保護アース端子	なし
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	標準
ケーブル径	5.2 mm
ケーブル構造	2x0.75mm ²
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質 ハウジング	PC
材質 シール	NBR

特徴	値
プラグ接点材質	銅合金, 銀めっき