


# 延長

## NPFB-E1-2G38-FM

部品番号: 547824

FESTO

パイプとの接続用  
Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

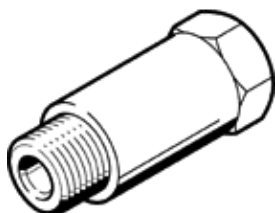

## データシート

特長	値
継手部の材質	真鍮 ニッケルメッキ
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 40 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	40 g
エア接続ポート 1	G3/8
材質	RoHS対応