


カバーキャップ
CPX-M-AK-C
製品番号: 548753

FESTO

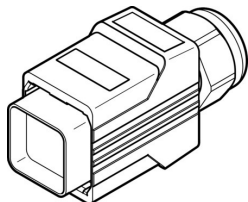

データシート

特徴	値
幅	30mm
高さ	58mm
長さ	22mm
認証	UL94 V0
製品質量	54 g
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-40 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
材質 シール	NBR
相対湿度	5 ~ 90 % 凝縮なし