


# レギュレータプレート

## VMPA2-B8-R6C2-C-06

製品番号: 549113

FESTO

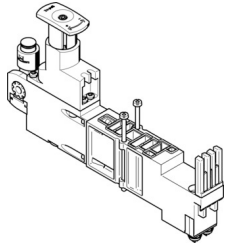

## データシート

| 特徴            | 値                              |
|---------------|--------------------------------|
| 幅             | 21 mm                          |
| 取付位置          | 任意                             |
| スタッキング        | 2リバーシブル用圧力レギュレータ               |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>二次排気あり               |
| 圧力計の選択        | 可能                             |
| 制御圧力範囲        | 0.5 bar...6 bar                |
| 入力圧力1         | 0.5 bar...10 bar               |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 保護等級          | IP65<br>IEC 60529に準拠           |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                  |
| 許容締付トルク       | 0.65 Nm                        |
| 製品質量          | 180 g                          |
| 取付方法 垂直スタッキング | マニホールドブロック上                    |
| 圧力計接続部        | 固定クランプ付                        |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                         |
| 操作部品材質        | PA                             |
| 材質 シール        | NBR                            |
| コントローラハウジング材質 | PA                             |