


# スピードコントローラ VFOV-LE-G18-Q6

部品番号: 549156

FESTO

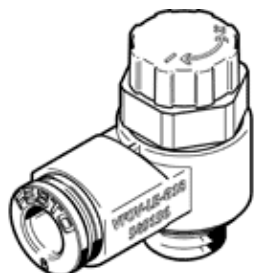

## データシート

| 特長                       | 値                 |
|--------------------------|-------------------|
| バルブ機能                    | 排気絞り逆止め機能         |
| エア接続ポート 1                | QS-6              |
| エア接続ポート 2                | G1/8              |
| 操作方法                     | 手動操作              |
| 調整部品                     | 回転ノブ              |
| 取付方法                     | ネジ穴付き             |
| 絞り方向時標準流量                | 0 ... 325 l/min   |
| 自由流れの方向時の標準流量            | 150 ... 370 l/min |
| 使用圧力                     | 0.2 ... 10 bar    |
| 周囲温度                     | -10 ... 60 °C     |
| 作動流体                     | ろ過圧縮空気、給油または無給油   |
| 取付方向                     | 任意                |
| 絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量  | 0 ... 510 l/min   |
| 逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量 | 280 ... 660 l/min |
| 保管温度                     | -10 ... 40 °C     |
| 流体温度                     | -10 ... 60 °C     |
| 最大締付トルク                  | 3 Nm              |
| 質量                       | 10 g              |
| 材質                       | 銅、PTFEフリー         |
| 材質 シール                   | NBR               |
| 材質：回転ノブ                  | 強化PA              |
| 材質（中空ボルト）                | 鍛造アルミ合金<br>陽極化処理  |
| 材質情報 リリースリング             | POM               |
| 材質情報 スイベル                | 強化PA              |