
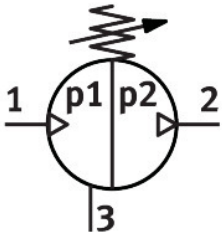


ブースタ  
DPA-63-10-A  
製品番号: 549399

FESTO

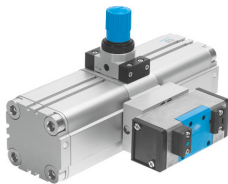

データシート

| 特徴            | 値                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ピストン径         | 63mm                                                  |
| 取付位置          | 任意                                                    |
| 構造            | ツインピストンエアブースタ<br>ピストンマグネット付                           |
| 圧力インジケータ      | G1/8準備                                                |
| 出力圧力 2        | 0.4 MPa...1 MPa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi |
| 使用圧力          | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                 |
| 作動圧力          | 2 bar...8 bar                                         |
| 制御圧力範囲        | 0.4 MPa...1 MPa<br>4 bar...10 bar<br>58 psi...145 psi |
| 入力圧力1         | 2 bar...8 bar                                         |
| 入力圧力 1        | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>29 psi...116 psi                 |
| 制御圧力範囲の情報     | 制御用スプリングに最大の張力をかけた場合、最大出力圧力を40%超えることができます。            |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気                        |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転不可                                                |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                                            |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| 保管温度          | 5 °C...60 °C                                          |
| 周囲温度          | 5 °C...60 °C                                          |
| 製品質量          | 6000 g                                                |
| 取付方法          | 雌ねじ付                                                  |
| エア接続ポート 1     | G3/8                                                  |
| 空気圧接続 2       | G3/8                                                  |
| 空気圧ポート 3      | G3/8                                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                |