


加算カウンタ

CCES-P-C8-E

製品番号: 549403

FESTO

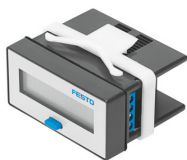

データシート

特徴	値
構造	バッテリー付電動加算カウンタ
リセット方法	手動ボタンまたは電気信号
表示	8桁
最大カウントレート	7.5 kHz
最高減算カウントレート	30 Hz
駆動部の最小パルス幅	15 ms
最小パルス幅 リセット	15 ms
上限しきい値 DC	5 V...30 V
パワーサプライ	リチウム電池
下限しきい値 DC	0.7 V
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	30 g
設定 クロックパルス入力	負の側面 30Hz
カウント入力(インプット)	プログラミング可
取付方法	フロントパネル取付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PC