


精密レギュレータ
LRP-1/4-2,5-EX4
製品番号: 549919

FESTO

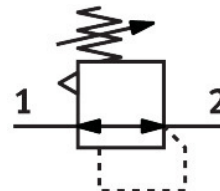

データシート

特徴	値
サイズ	50
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	パイロット式高精度ダイヤフラムレギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
圧カインジケータ	G1/8準備
使用圧力	0.1 MPa...1.2 MPa
作動圧力	1 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.05 bar...2.5 bar
入力圧力1	1 bar...12 bar
最大圧力ヒステリシス	0.02 bar
標準公称流量 (DIN 1343)	1800 L/min
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	315 g
取付方法	フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR

特徴	値
材質 ハウジング	アルミダイキャスト