


ソケット
MSSD-N
製品番号: 550067

FESTO

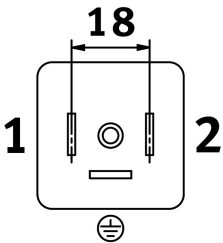

データシート

特徴	値
規格ベース	EN 175301-803
ケーブルアウトレット	L型
製品質量	30 g
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 タイプA, EN 175301-803準拠
電気ポート 1, 芯数	3
電気ポート 1, 取付方法	中央ねじ M3付ソレノイドバルブ
電気接続ポート 2, 接続方式	ネジ端子
作動電圧範囲 DC	0 V...24 V
使用電圧範囲 AC	0 V...250 V
40°Cでの通電容量	16 A
ケーブルコネクタ	M20x1.5
ケーブル径	8 mm...10 mm
導体公称断面	1.5 mm ²
保護等級	IP65
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-25 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
ハウジングのカラー	黒
材質: ねじ	鋼
材質 シール	VMQ