


ソレノイドバルブ

NVF3-MOH-5/2-K..+MSFG-24

製品番号: 552430

FESTO

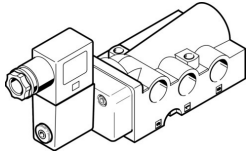

データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	電動
幅	53 mm
標準公称流量(DIN 1343)	900 L/min
空気圧作動ポート	サブベース
作動電圧	24V DC
作動圧力	2 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
認証	c UL us - 認定 (OL)
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
呼び径	7 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	VDI/VDE 3845(NAMUR)
手動操作	ロック
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
制御圧力	2 bar...10 bar
b値	0.33
C 値	3 l/sbar
切換時間 オフ	38 ms
切換時間 オン	13 ms
コイル特性値	42V AC: 50/60Hz, 起動電力 9.0VA, 保持電力 7.0VA
許容周波数変動	±10%
許容電圧変動	+/- 10%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...60 °C

特徴	値
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に準拠した圧縮空気
周囲温度	-5 °C...40 °C
製品質量	335 g
取付方法	サブベース上
通気口接続部	内部
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイキャスト