 



# ローレバーバルブ RWB-3-1/8

製品番号: 552432

FESTO

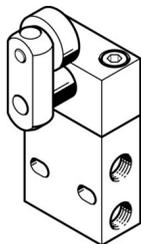

## データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	機械式
標準公称流量(DIN 1343)	120 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動圧力	3.5 bar...8 bar
構造	ピストンシート
呼び径	3.5 mm
制御方法	パイロット式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
作動力	3.1 N
製品質量	160 g
取付方法	取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト