 



光ファイバユニット SOE4-FO-D-HF2-1NU-K

製品番号: 552802

FESTO

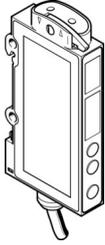

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--|
| 形状 | ブロック構造 |
| 規格準拠 | EN 60947-5-2 |
| 認証 | RCMマーク c UL us - Listed (OL) |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠 |
| 測定項目 | 位置 |
| 測定原理 | 光電式 |
| 測定方法 | 光ファイバユニット |
| 光源 | 赤 |
| 相互影響 | プロテクト 最大4台の隣接したデバイス |
| 周囲温度 | -20 °C...60 °C |
| スイッチング出力 | NPN |
| スイッチエレメント機能 | 切換可能 |
| 最高スイッチング周波数 | 標準モード 1000 Hz Fine mode 125Hz ファスト モード 8000Hz High Distance Mode 125 Hz |
| 最大出力電流 | 100 mA |
| 電圧降下 | 2.4 V |
| アナログアウトプット | 0 ~ 10V |
| ディスプレイ | 0000 ~ 4093 |
| タイマー機能 | 1 ~ 2000ms |
| 短絡抵抗 | 周期的 |
| 作動電圧範囲 DC | 10 V...30 V |
| 残存リップル | 10% |
| 無負荷電流 | 25 mA |
| 極性保護 | すべての電気稼働電圧接続用 |
| 電気接続 | 5芯 ケーブル |
| ケーブル長 | 2 m |

| 特徴 | 値 |
|------------------|---------------------------|
| 材質: ケーブル被服 | TPE-U(PUR) |
| 取付方法 | 取付穴付 Hレール付 |
| 取付位置 | 任意 |
| 製品質量 | 58 g |
| 材質ハウジング | ABS |
| 表示 | LEDディスプレイ |
| 運転準備完了表示 | LED 緑 |
| 切換状態表示 | LED 黄 |
| 設定オプション | ティーチイン 電気ポートを介したティーチング |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度 | -5 °C...60 °C |
| 保護等級 | IP64 |
| 絶縁電圧 | 50 V |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |