


光ファイバケーブル SOOC-DS-P-M4-1-R15

製品番号: 552807

FESTO

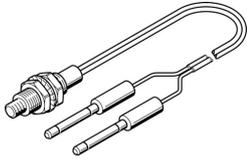

データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|-------------------|
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 測定方法 | 反射型センサ |
| 最小オブジェクト径 | 0.1 mm |
| 光ファイバケーブル - 特殊性 | 精密 |
| 射程 | 65 mm |
| 周囲温度 | -55 °C...70 °C |
| ヘッドのサイズ | M4 |
| ライトガイド長 | 1 m |
| 最小曲げ半径 | 15 mm |
| 許容締付トルク | 2 Nm |
| 外径 | 1 mm |
| 材質 ハウジング | ステンレス |
| 光ファイバケーブル材質 | PE |
| 保護等級 | IP66 |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |