


光ファイバケーブル SOOC-TB-M4-2-R25-S4

部品番号: 552813

FESTO

光センサSOE4用

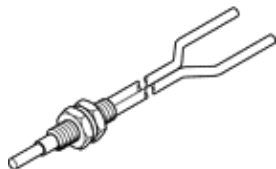

データシート

特長	値
材質	PWIS質を含む
測定方法	透過センサ
対象物の最小径	0.35 mm
光ケーブル	標準
可動範囲	400 mm
周囲温度	-55 ... 70 °C
サイズ	M4
光ケーブル長さ	2 m
スリーブ長さ	40 mm
最小曲半径	25 mm
最大締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
Material housing	ステンレス
Material fibre-optic	PE
保護仕様	IP66
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低