


# 光ファイバケーブル SOOC-TB-F-M4-2-R2

製品番号: 552818

FESTO

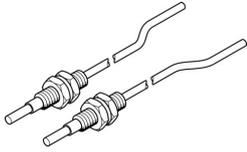

## データシート

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定方法	全通ビームライトバリア
最小オブジェクト径	0.15 mm
光ファイバケーブル - 特殊性	フレキシブル
射程	300 mm
周囲温度	-40 °C...70 °C
ヘッドのサイズ	M4
ライトガイド長	2 m
最小曲げ半径	2 mm
許容締付トルク	2 Nm
外径	2.2 mm
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
光ファイバケーブル材質	PE
保護等級	IP66
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III