


ブースタ
DPA-40-16-CRVZS2
製品番号: 552929

FESTO

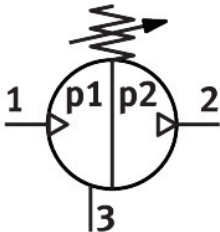

データシート

特徴	値
ピストン径	40mm
量	2l
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ エアタンク付 圧力計付 チェックバルブ付
圧カインジケータ	圧力計付
出力圧力 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
使用圧力	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動圧力	2.5 bar...8 bar
制御圧力範囲	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
入力圧力1	2 bar...8 bar
入力圧力 1	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	4400 g
取付方法	溝ナット付
エア接続ポート 1	QS-10
空気圧接続 2	KD4
空気圧ポート 3	サイレンサ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
スプリング エアタンク	ステンレス