


**ファインフィルタ
MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA**

製品番号: 552978

FESTO

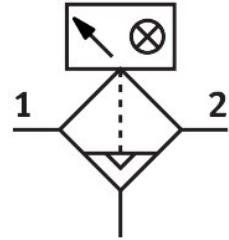

データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	全自动式 手動タッチ
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa 29 psi...174 psi
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6::4]に準拠した圧縮空気
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [5::3] 準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	10000 L/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	500 L/min
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
微粒子の分離効率	99 %
残存油分	0.5 mg/m³
オイルエアロゾル分離効率	90 %
差圧表示	光学式表示
防爆周囲温度	+5°C <= Ta <= +60°C
取付方法	オプション: インライン アクセサリ付
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	G3/4

特徴	値
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質: カバー	PA
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA
材質 シール	NBR
製品質量	2500 g