


# ファインフィルタ MS9-LFM-N3/4-BUV-DA

製品番号: 553100

FESTO

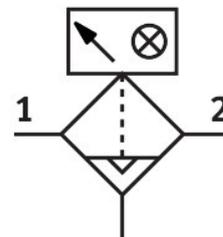

## データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	全自動式 手動タッチ
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa 29 psi...174 psi
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:::4]に準拠した圧縮空気
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:::4] 準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	7000 L/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	350 L/min
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
微粒子の分離効率	99 %
残存油分	0.5 mg/m <sup>3</sup>
オイルエアロゾル分離効率	90 %
差圧表示	光学式表示
防爆周囲温度	+5°C ≤ Ta ≤ +60°C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	NPT 3/4

特徴	値
空気圧接続 2	NPT 3/4
材質ハウジング	アルミダイキャスト
材質: カバー	PA
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA
材質シール	NBR
製品質量	2000 g