


真空フィルタ
VAF-DB-1/2
製品番号: 553141

FESTO

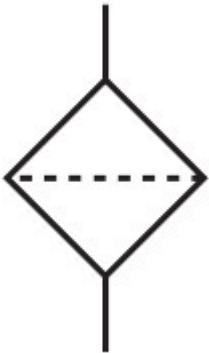

データシート

特徴	値
取付位置	垂直
ろ過度	80 µm
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
作動電圧の情報	開放型真空システムでのみ使用可能
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-5 °C...50 °C
許容締付トルク	20.5 Nm
製品質量	162 g
取付方法	インライン 壁掛け/面ホルダー付
空気圧接続	G1/2
真空接続	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	強化PP
ボウル材質	PA
エジェクティブパルスの適合性	7 bar