


プラスチックチューブ
PAN-12X1,75-SI-200
製品番号: 553892

FESTO

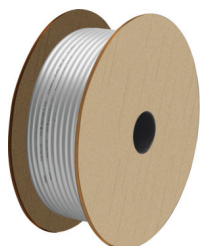

データシート

特徴	値
外径	12 mm
流量に応じた曲げ半径	64 mm
内径	8.4 mm
最小曲げ半径	29 mm
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
認証	TÜV
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.06 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径12mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 55±3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-A