


プラスチックチューブ
PAN-16X2-SI-100
製品番号: 553893

FESTO

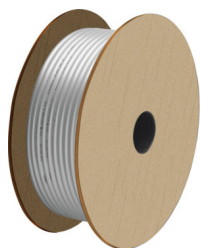

データシート

特徴	値
外径	16 mm
流量に応じた曲げ半径	94 mm
内径	12 mm
最小曲げ半径	67 mm
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
認証	TÜV
海洋仕様	証明書を参照
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-30 °C...80 °C
長さあたりの製品質量	0.092 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径16mm用
色	シルバー
ショア硬さ	D 55±3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-A