


接続ケーブル

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

部品番号: 553949

FESTO

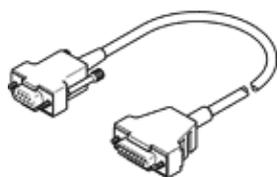

データシート

特長	値
取付方向	任意
配線方式	プラグソケット Sub-D 9ピン 15ピン
ケーブルインタフェース	15ピンDサブプラグ 9ピンDサブプラグ
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	78 mm
ケーブル径	5.2 mm
ケーブルのタイプ	LIYCY
ケーブルの構造	3x0,34 シールド
色コード、心線絶縁	茶色 緑 白
保護仕様	IP40
周囲温度	-30 ... 80 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	PVC
被膜の色	グレー
Material housing	強化プラスチック 金属
Material electrical contact	金メッキ