


バルブターミナル VTUB-12

製品番号: 553983

FESTO

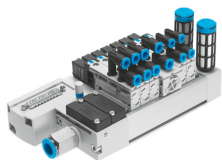

データシート

特徴	値
電気制御	Fieldbus マルチピン
電気E/Aシステム	いいえ
バルブターミナルタイプ	23
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
流体温度	-5 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...60 °C
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
直接接触および間接接触に対する保護	PELV
使用圧力	0.28 MPa...0.8 MPa
作動圧力	2.8 bar...8 bar
作動電圧の情報	外部パイロットエア時は 0 ~ 8bar
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
KC マーク	KC-EMV
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
バルブターミナル構造	固定グリッド
最大バルブ連数	35
圧力ゾーン最大数	18
操作方法	電動
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定 3ポート, NO 5ポートダブル 5/2 単安定
バルブサイズ	12 mm 24 mm
標準流量	400l/min, 12mmの場合
幅	12mm 24mm

特徴	値
呼び径	3 mm
排気機能	スロットル不可
空気圧作動ポート	QS-4 QS-6 QS-5/32 QS-1/4
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %