
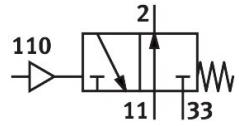


# 基本バルブ LOCB-3-1/4

製品番号: 556345

FESTO

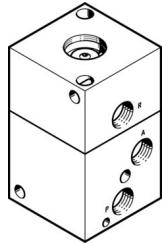

## データシート

特徴	値
バルブ機能	3ポート, NO
操作方法	空気圧式
幅	50 mm
標準公称流量(DIN 1343)	600 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動圧力	2 bar...10 bar
構造	プレートシート
リセット方法	メカスプリング
呼び径	6.5 mm
取付位置	任意
制御圧力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	495 g
取付方法	取付穴付
パイロットエア接続 12	M20x1
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミ アルマイト