


マニホールドブロック
VABV-S6-1Q-N12
製品番号: 556988

FESTO

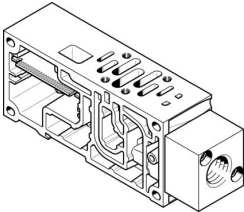

データシート

特徴	値
幅	43 mm
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
強制動的サンプリングに関する注記	少なくとも月1回の切換え頻度
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	570 g
エア接続ポート 1	NPT1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	アルミダイカスト