


# マニホールド VABM-C8-12E-G14-16-M1

製品番号: 557665

FESTO

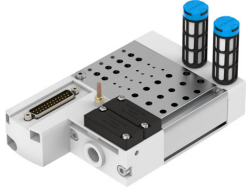

## データシート

| 特徴            | 値                 |
|---------------|-------------------|
| グリッド寸法        | 12 mm             |
| 最大バルブ連数       | 16                |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.6 Nm            |
| 許容締付トルク 壁取付   | 5 Nm              |
| 製品質量          | 1093 g            |
| エア接続ポート 1     | G1/4              |
| 空気圧ポート 3      | G1/4              |
| エア接続ポート 5     | G1/4              |
| 材料に関する注意事項    | RoHS準拠            |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金           |