


モータ取付キット  
EAMM-A-L27-57A  
製品番号: 560678

FESTO

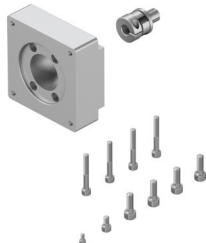

データシート

| 特徴                 | 値                       |
|--------------------|-------------------------|
| 呼び長さ               | 23.1 mm                 |
| 取付位置               | 任意                      |
| 最高回転数              | 10000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L          |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C          |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                 |
| 保護等級               | IP40                    |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C          |
| 負荷慣性モーメント          | 0.355 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク              | 1.6 Nm                  |
| 製品質量               | 180 g                   |
| インタフェースコード アクチュエータ | L27                     |
| インタフェースコード モータイン   | 57A                     |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                  |