 



ソレノイドバルブ
VOVG-B12-M32C-AH-F-1H3
製品番号: 560710

FESTO

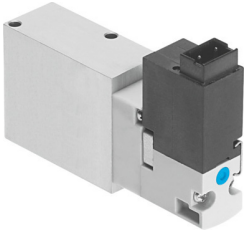

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	12 mm
標準公称流量(DIN 1343)	180 L/min
空気圧作動ポート	サブベース
作動電圧	24V DC
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	エアスプリング
保護等級	IP40
呼び径	2.1 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ノンロック
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流不可
被服	ポジティブオーバーラップ
切換時間 オフ	10 ms
切換時間 オン	12 ms
コイル特性値	DC24V: 1.0W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
電気接続	2ピン プラグ

特徴	値
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
空気圧ポート 3	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	FPM HNBR NBR
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金