
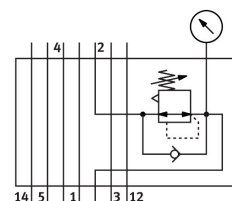


# レギュレータプレート

## VABF-S4-1-R2C2-C-10E

製品番号: 560764

FESTO

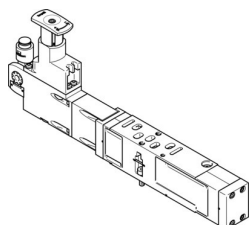

## データシート

| 特徴                  | 値                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 幅                   | 26 mm                                                        |
| 規格ベース               | ISO 15407-2                                                  |
| 取付位置                | 任意                                                           |
| コントローラ機能            | 出力圧力定数<br>二次排気あり                                             |
| 圧力計の選択              | 可能                                                           |
| 使用圧力                | 1 MPa                                                        |
| 作動圧力                | 10 bar                                                       |
| 制御圧力範囲              | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| 入力圧力1               | 0.5 bar...10 bar                                             |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | 欧州低電圧指令に準拠                                                   |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK電気機器規定に準拠                                                  |
| 作動流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気                              |
| 使用流体/制御流体の情報        | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                      |
| 耐食性クラス KBK          | 0 - 耐腐食性なし                                                   |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| 保護等級                | IP65<br>NEMA 4                                               |
| 制御流体                | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠の縮空気                              |
| 周囲温度                | -5 °C...50 °C                                                |
| 製品質量                | 491 g                                                        |
| 取付方法 垂直スタッキング       | マニホールドブロック上<br>サブベース上                                        |
| 圧力計接続部              | 固定クランプ付                                                      |
| 操作部品材質              | PA                                                           |
| コントローラハウジング材質       | アルミダイキャスト                                                    |