 



エンドプレート
VMPAL-EPL-SD44
製品番号: 560939

FESTO

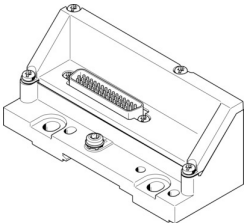

データシート

特徴	値
幅	43 mm
長さ	107.3 mm
最大バルブ連数	32
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
バルブコイルの最大数	32
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
定格動作電圧 DC	24 V
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態 アクセサリ VMPAL-KM 付
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	190 g
電気接続 1, 機能	マルチピン
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	Dサブ
電気ポート 1, 芯数	44
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: エンドプレート	アルミダイキャスト 強化 PA