


# エンドプレート VMPAL-EPR-SP

製品番号: 560947

FESTO

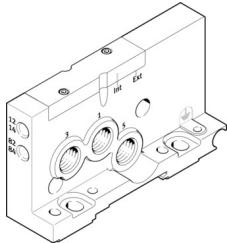

## データシート

特徴	値
幅	28.8 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	パイロットエア供給の指定用コーディングカバー(内部および外部)
流れ方向	リバーシブル
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 IP67
保護等級に関する注記	組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	180 g
パイロットエア接続12/14	M7
パイロット排気82/84 接続部	M7
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: エンドプレート	アルミダイキャスト 強化PA