


電気インターリンクモジュール
VMPAL-EVAP-14-1-4
製品番号: 560969

FESTO

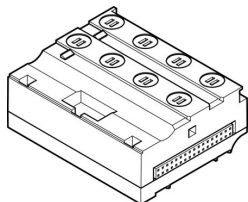

データシート

特徴	値
バルブサイズ	14 mm
最大バルブ連数	4
バルブコイルの最大数	4
内蔵機能	バルブ機能の割り当てを色付でコーディング
定格動作電圧 DC	24 V
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	29 g
ハウジングのカラー	グレー
材質 ハウジング	PA
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠