


サブベース  
VMPAL-AP-20-T35  
製品番号: 560978

FESTO

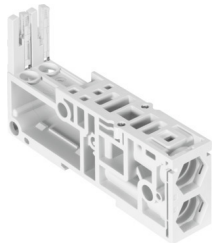

データシート

| 特徴            | 値                                  |
|---------------|------------------------------------|
| 幅             | 21.2 mm                            |
| 長さ            | 107.3 mm                           |
| グリッド寸法        | 21.2 mm                            |
| バルブサイズ        | 20 mm                              |
| 圧力ゾーン分離       | チャンネル 3および5                        |
| 最大バルブ連数       | 1                                  |
| 流れ方向          | リバーシブル                             |
| バルブターミナル構造    | バルブサイズの組み合わせが可能                    |
| 使用圧力          | -0.09 MPa...1 MPa                  |
| 作動圧力          | -0.9 bar...10 bar                  |
| 制御圧力          | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気     |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)            |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                        |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                      |
| 製品質量          | 46.5 g                             |
| 空気圧接続 2       | カートリッジ18mm用                        |
| 空気圧接続 4       | カートリッジ18mm用                        |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                             |
| 材質 サブベース      | 強化 PA                              |