
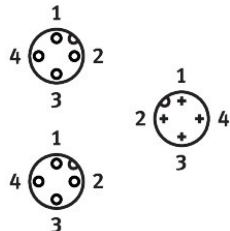


ユニオンティー  
NEDU-M12D4-M12T4-IS  
製品番号: 562248

FESTO

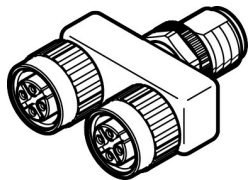

データシート

| 特徴            | 値                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 規格ベース         | EN 61076-2-101                                                                         |
| 防爆            | 証明書に記載されている情報をよく読むこと<br>ゾーン 1 (ATEX)<br>ゾーン 2 (ATEX)<br>ゾーン 21 (ATEX)<br>ゾーン 22 (ATEX) |
| 接続頻度          | 100                                                                                    |
| 取付方法          | ねじ込み式                                                                                  |
| 製品質量          | 25.5 g                                                                                 |
| 電気接続          | 4ピン/4ピン/4ピン<br>Aコード/Aコード/Aコード<br>ソケット / ソケット / プラグ<br>M12x1/M12x1/M12x1                |
| 作動電圧範囲 DC     | 0 V...30 V                                                                             |
| 保護等級          | IP65<br>IP67                                                                           |
| 周囲温度          | -25 °C...85 °C                                                                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                                         |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                                 |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性                                                                            |
| 材質 ハウジング      | 強化TPE-U(PU)<br>亜鉛加圧鋳造                                                                  |
| 材質: ユニオンナット   | 強化 PA                                                                                  |
| 材質 シール        | FPM                                                                                    |
| プラグ接点材質       | 銅合金<br>金めっき                                                                            |