


スィベルフランジ
SNGB-200-B
製品番号: 562455

FESTO

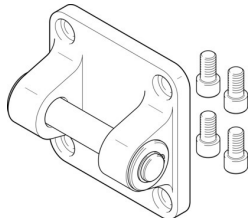

データシート

特徴	値
サイズ	200
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...90 °C
製品質量	10020 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鋼 亜鉛メッキ
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質 スリーブ	鋼
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ディスク	亜鉛めっき鋼
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼, 亜鉛めっき