


モータ取付キット  
EAMM-A-P5-28B-42A  
製品番号: 562640

FESTO

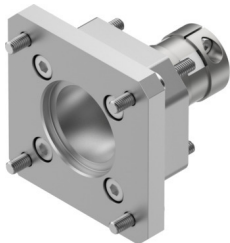

データシート

| 特徴                     | 値                      |
|------------------------|------------------------|
| 呼び長さ                   | 16.5 mm                |
| 取付位置                   | 任意                     |
| 最高回転数                  | 10000 1/min            |
| LABS 認証                | VDMA24364-B2-L         |
| 保管温度                   | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度                   | 0 ~ 95%                |
| 保護等級                   | IP40                   |
| 周囲温度                   | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント              | 0.28 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク                  | 1.1 Nm                 |
| 製品質量                   | 60 g                   |
| インタフェースコード アクチュエータ     | P5-28B                 |
| インタフェースコード モータイン       | 42A                    |
| インタフェースコード カップリングハウジング | 28B                    |
| マテリアルに関する注意事項          | RoHS準拠                 |