


モータ取付キット
EAMM-A-P6-38A-42A
製品番号: 562644

FESTO

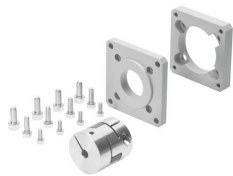

データシート

特徴	値
呼び長さ	15 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	5.87 kgmm ²
伝達トルク	3.5 Nm
製品質量	160 g
インタフェースコード アクチュエータ	P6-38A
インタフェースコード モータイン	42A
インタフェースコード カップリングハウジング	38A.2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠