


ソレノイドコイル
VACC-S13-18-A1-2U
製品番号: 562891

FESTO

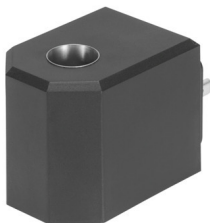

データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	110V DC: 1.8 W 110V AC: 50/60Hz, 出力 1.8VA
許容電圧変動	-15%/+10%
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	210 g
電気接続	タイプA プラグ EN 175301-803に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ソレノイドコイル材質	PA UP