


ON / OFFバルブ
MS9-EM-NG-S-VS
製品番号: 562954

FESTO

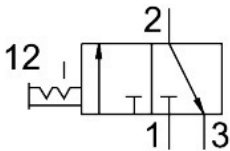

データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
グリッド寸法	90 mm
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
リセット方法	強制ガイド
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
作動圧力	0 bar...20 bar
被服	ポジティブオーバーラップ
標準公称流量(DIN 1343)	18000 L/min
標準流量2-3	14100 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
ノイズレベル	93 dB(A)
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	任意
製品質量	2400 g
空気圧ポート 3	G1
材質: ピストンスライド	POM
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト