
 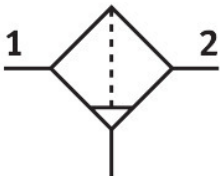


活性炭フィルタ
MS9-LFX-G-U
製品番号: 564038

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
構造	活性炭フィルタ
作動圧力	0 bar...20 bar
空気清浄度等級のための標準流量	6500 L/min
作動流体	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
流体温度	5 °C...30 °C
残存油分	0.003 mg/m³
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2000 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール
材質: カバー	PA
材質 シール	NBR
材質: フィルタ	活性炭
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA