


ファインフィルタ  
MS9-LFM-G-BUV  
製品番号: 564041

FESTO

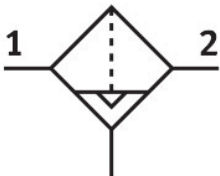

データシート

| 特徴                | 値                                     |
|-------------------|---------------------------------------|
| シリーズ              | MS                                    |
| サイズ               | 9                                     |
| 構造                | ファイバフィルタ                              |
| ろ過度               | 1 µm                                  |
| ドレン               | 全自動式<br>手動 タッチ                        |
| 使用圧力              | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>29 psi...174 psi |
| 作動圧力              | 2 bar...12 bar                        |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [6:::4]に準拠した圧縮空気      |
| 2次側のエアオリティクラス     | ISO 8573-1:2010 [6:::4] 準拠の圧縮空気       |
| 空気清浄度等級のための標準流量   | 7000 L/min                            |
| 空気清浄度等級のための最小標準流量 | 350 L/min                             |
| フィルタ効率            | 99.99 %                               |
| 最大ドレン量            | 225 ml                                |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                            |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 流体温度              | -10 °C...60 °C                        |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                        |
| 保管温度              | -10 °C...60 °C                        |
| 微粒子の分離効率          | 99 %                                  |
| 残存油分              | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                 |
| オイルエアロゾル分離効率      | 90 %                                  |
| 防爆周囲温度            | +5°C ≤ Ta ≤ +60°C                     |
| 取付方法              | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:             |
| 取付位置              | 垂直 ±5°                                |
| エア接続ポート 1         | バッテリーモジュール                            |
| 空気圧接続 2           | バッテリーモジュール                            |
| 材質 ハウジング          | アルミダイキャスト                             |
| 材質: カバー           | PA                                    |

| 特徴       | 値             |
|----------|---------------|
| 材質: フィルタ | ホウケイ酸ガラスファイバー |
| ボウル材質    | 鍛造アルミ合金       |
| 覗き窓材質    | PA            |
| 材質 シール   | NBR           |
| 製品質量     | 2000 g        |