


バルブターミナル VTOC

製品番号: 564056

FESTO

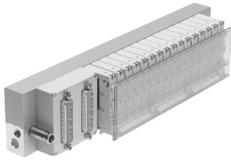

データシート

特徴	値
バルブ機能	2x3/2 クローズ単安定
バルブサイズ	10 mm
標準流量	10l/min, 10mm時
空気圧作動ポート	サブベース
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
作動圧力	0 bar...8 bar
認証	c UL us - 認定 (OL)
KC マーク	KC-EMV
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
信号ステータス表示	LED
真空中に最適	いいえ
吸引時間	100 ms
ソレノイドコイルごとの定格投入電流	55mA ~ 100ms
電流低減時の定格電流	100ms後に13mA
定格動作電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
流体温度	-5 °C...50 °C
保護等級	IP40
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...50 °C
電気制御	I-Port IO-Link® マルチピン
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作方法	電動
電気E/Aシステム	はい
バルブターミナルタイプ	84

特徴	値
最大バルブ連数	24
バルブターミナル構造	固定グリッド