


フィルタ
MS9-LF-G-CUV
製品番号: 564109

FESTO

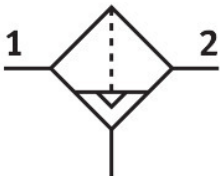

データシート

特徴	値
サイズ	9
シリーズ	MS
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	5 μm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
ドレンの分離度	75 %
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
2次側のアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気
流体温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
孔サイズ	5 μm
製品質量	2000 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
材質: カバー	強化 PA
材質: スピンディスク	POM
フィルタサポート材質	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質 サブベース	アルミダイキャスト
材質: 取付ブラケット	アルミダイキャスト
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質 モジュールコネクタ	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
材質: ボウルシール	NBR

特徴	値
覗き窓材質	PA
材質 セパレーターディスク	POM