


レギュレータ  
MS9-LR-G-D7-AG-BAR-AS  
製品番号: 564138

FESTO

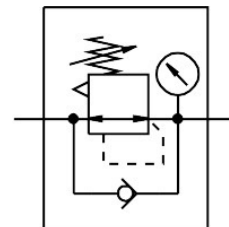

データシート

| 特徴            | 値                                       |
|---------------|-----------------------------------------|
| サイズ           | 9                                       |
| シリーズ          | MS                                      |
| 作動ヒューズ        | アクセサリでロック可能                             |
| 取付位置          | 任意                                      |
| 構造            | パイロット式ダイヤフラム制御バルブ                       |
| コントローラ機能      | 出力圧力定数<br>予圧補正付<br>二次排気あり<br>逆電流動作付     |
| 圧カインジケータ      | 圧力計付                                    |
| 作動圧力          | 1 bar...20 bar                          |
| 制御圧力範囲        | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大圧力ヒステリシス    | 0.4 bar                                 |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                  |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性                              |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 保管温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 流体温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 周囲温度          | -10 °C...60 °C                          |
| 製品質量          | 1400 g                                  |
| 取付方法          | フロントパネル取付<br>インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:  |
| 材質: カバー       | 強化 PA                                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                  |
| 材質 サブベース      | アルミダイキャスト                               |
| 材質: 取付ブラケット   | アルミダイキャスト                               |
| 材質 ハウジング      | アルミダイキャスト                               |
| 材質 モジュールコネクタ  | アルミダイキャスト                               |

| 特徴         | 値                     |
|------------|-----------------------|
| 材質 メンブレン   | NBR                   |
| 材質 バルブタペット | 鍛造アルミ合金<br>NBR<br>POM |