


レギュレータ MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS

製品番号: 564142

FESTO

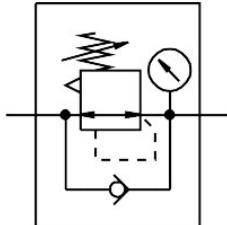

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 9 |
| シリーズ | MS |
| 作動ヒューズ | アクセサリでロック可能 |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | 直動ダイヤフラム式レギュレータ |
| コントローラ機能 | 出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり 逆電流動作付 |
| 圧力インジケータ | 圧力計付 |
| 作動圧力 | 1 bar...20 bar |
| 制御圧力範囲 | 0.5 bar...7 bar |
| 最大圧力ヒステリシス | 0.4 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 °C...60 °C |
| 流体温度 | -10 °C...60 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1400 g |
| 取付方法 | オプション: フロントパネル取付 インライン アクセサリ付 |
| 材質: カバー | 強化 PA |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 サブベース | アルミダイキャスト |
| 材質: 取付プラケット | アルミダイキャスト |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| 材質 モジュールコネクタ | アルミダイキャスト |

| 特徴 | 値 |
|------------|-----------------------|
| 材質 メンブレン | NBR |
| 材質 バルブタペット | 鍛造アルミ合金 NBR POM |