
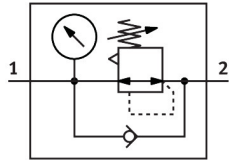


レギュレータプレート
VMPA1-B8-R2-M5-06
製品番号: 564912

FESTO

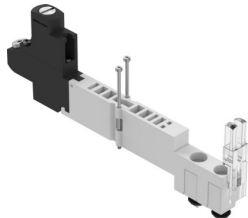

データシート

特徴	値
幅	10.5 mm
取付位置	任意
スタッキング	2 用レギュレータ
コントローラ機能	出力圧力定数 二次排気あり
制御圧力範囲	2 bar...6 bar
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...50 °C
許容締付トルク	0.25 Nm
製品質量	73.8 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上
圧力計接続部	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
操作部品材質	PA
材質 シール	NBR
コントローラハウジング材質	PA