


接続ケーブル
NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39
製品番号: 565289

FESTO

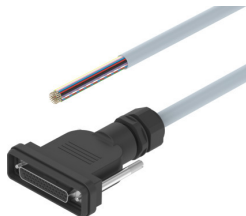

データシート

特徴	値
取付方法	4-40UNC
取付位置	任意
製品質量	389 g
電気接続	44ピン ソケット Dサブ
作動電圧範囲 DC	30 V
40°Cでの通電容量	0.86 A
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	静的アプリケーション用
最小ケーブル曲げ半径	95 mm
ケーブル径	9.6 mm
許容ケーブル径	±0.5mm
ケーブル構造	40x0.14mm ²
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態
周囲温度	-5 °C...60 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質 ハウジング	PBT
プラグ接点材質	ブロンズ 金めっき