


マニホールド
VABM-L1-10AS-M5-9
製品番号: 566529

FESTO

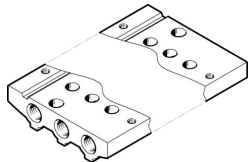

データシート

特徴	値
グリッド寸法	10.5 mm
最大バルブ連数	16
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
認証	RCMマーク c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
レール取付の最大締付トルク	1.5 Nm
バルブ取付の最大締付トルク	0.45 Nm
許容締付トルク 壁取付	3 Nm
製品質量	82 g
エア接続ポート 1	M5
空気圧ポート 3	M5
エア接続ポート 5	M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金